

| Bezeichnung | Komplett-Apparate | | Baukasten | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | UP Weiss | AP Weiss | BF Weiss | BF Magnesium | M | R | |
| Sch 3 | 321 310 001 | 201 310 001 | 321 316 001 | 321 316 841 | 376 111 031 | Weiss 375 110 001 | |
| Sch 3 / 3 | 321 110 001 | 201 110 001 | 321 116 001 | 321 116 841 | | | |
| Sch 3 / AR | 321 350 001 | 201 350 001 | 321 356 001 | 321 356 841 | | | Pearl Alu 375 110 931 |
| Sch 6 | 321 610 001 | 201 610 001 | 321 616 001 | 321 616 841 | | | Graphite 375 110 141 |
| AR | 554 531 001 | 760 531 001 | 554 538 001 | 554 538 841 | | | Casual 375 110 351 |
| AR/AR | 554 631 001 | 760 631 001 | 554 638 001 | 554 638 841 | | | Mirror White 375 110 401 |
| *Sch3 / beleuchtet | 322 310 001 | 203 310 001 | 322 316 001 | 322 316 841 | | | Mirror Black 375 110 451 |
| *AR / beleuchtet | 554 541 001 | 760 541 001 | 554 548 001 | 554 548 841 | | | Stainless Steel 375 110 801 |
| Storenschalter | 546 712 001 | 236 712 001 | 546 719 001 | 546 719 841 | | | Woven Metal 375 110 811 |
| Storentaster | 546 812 001 | 236 812 001 | 546 819 001 | 546 819 841 | | | |
| Sonnerietaster | 863 731 001 | 863 738 001 | 863 738 201 | 863 738 841 | | | |
| Blindabdeckung | 378 406 001 | 378 206 001 | 378 405 001 | 378 405 841 | | | |
| Univers. 400W | 548 782 001 | 648 782 001 | 548 789 001 | 548 789 841 | | | |
| Anschn.60-600W | 548 802 001 | 648 802 001 | 548 809 001 | 548 809 841 | | | |
| Univers. 300W CFL | 548 812 001 | 648 812 001 | 548 819 001 | 548 819 841 | | | |
| Drehschalter S0/3L | 347 030 001 | 267 030 001 | 347 036 001 | 347 036 841 | | | |
| Steckdose T23 | 639 323 001 | 609 610 001 | 639 423 001 | 639 423 841 | | | |
| Steckdose 2xT23 | 657 323 001 | 609 612 001 | 657 423 001 | 657 423 841 | | | |
| Steckdose T15 | 641 320 001 | 617 311 001 | 641 420 001 | 641 420 841 | | | |
| Steckdose T25 | 641 501 001 | 617 611 001 | 641 601 001 | 641 601 841 | | | |
| Steckdose T13 | 639 313 001 | 609 201 001 | 639 413 001 | 639 413 841 | | | |
| Steckdose 2xT13 | 657 314 001 | 609 314 001 | 657 414 001 | 657 414 841 | | | |
| Steckdose 2xT13s | 657 334 001 | 609 334 001 | 657 434 001 | 657 434 841 | | | |
| Steckdose 3xT13 | 657 315 001 | | | | | | |
| Steckdose 3xT13s | 657 335 001 | | | | | | |




















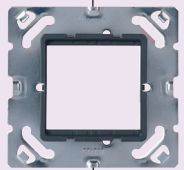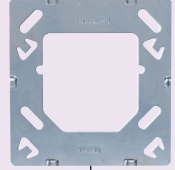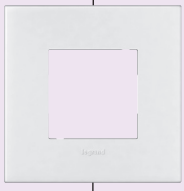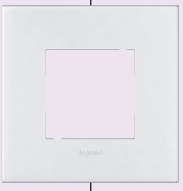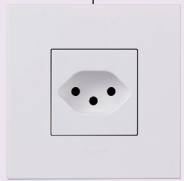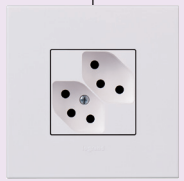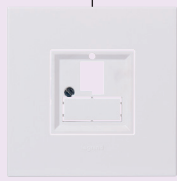


| | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| *LED Leuchtaggregate (separat bestellen) | Orientierung 230V 209 980 001 | Orientierung 12-24-48V 209 981 001 | Kontroll 230V 209 971 001 |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|

| Bezeichnung | Komplett-Apparate | | Baukasten | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | UP Weiss | AP Weiss | BF Weiss | BF Magnesium | M ** | R | |
| Sch3 / T13 | 755 003 001 | 609 003 001 | 755 303 001 | 755 303 841 | 376 112 031 | Weiss 375 111 001 | |
| Sch3+3 / T13 | 755 001 001 | 609 001 001 | 755 301 001 | 755 301 841 | | | |
| Sch6 / T13 | 755 006 001 | 609 006 001 | 755 306 001 | 755 306 841 | | | Pearl Alu 375 111 931 |
| Sch3 / T13 Orientierung | 755 013 001 | 609 013 001 | 755 313 001 | 755 313 841 | | | Graphite 375 111 141 |
| Sch3 / T13 Kontroll | 755 023 001 | 609 023 001 | 755 323 001 | 755 323 841 | | | |
| AR / T13 | 755 050 001 | 609 050 001 | 755 350 001 | 755 350 841 | | | |
| AR / T13 Orientierung | 755 052 001 | 609 052 001 | 755 352 001 | 755 352 841 | | | |

** Für Kleinkombinationen mit High End Abdeckplatten ist die Montageplatte 376 111 031 zu verwenden

Baukasten Programm ARTEOR™

Vom Einsatz zum Fertigapparat

| Bauform | | 45 × 45 mm Arteor/Mosaic | 49 × 49 mm Arteor | 52 mm Fremdfabrikate | KK Arteor | Monobloc Arteor |
|---------------|--------|---|---|--|--|---|
| Funktion | | Alle Einsätze | Steckdosen 2× T13 /23 T15/T25 | TT83, Wisi ... | Kombination Gr. I mit Steckdose | Steckdosen 3× T13 |
| ■ UP-Montage | Bauart | | | | | |
| Einsatz | (BF) |  |  |  |  | |
| Montageplatte | (M) | |  Art. 5717 57 | |  Art. 5717 58 | |
| Rahmenplatte | (R) | |  Art. 5717 01 | |  Art. 5717 00 | |
| Unterputz | (UP) |  |  |  |  |  |
| ■ AP-Montage | | | | | | |
| Einsatz | (BF) |  |  |  |  | |
| Gehäuse 1×1 | (AP) | |  ART. 5718 44 | | | |
| Aufputz | (AP) |  |  |  |  | |