

# HOMETOUCH Touchscreen und vernetzte Video-Haustation: **FEELING CONNECTED**



## HOMETOUCH 7" Bildschirm (17,8 CM) !

Der neue HOMETOUCH besitzt einen 7" Bildschirm (17,8 cm) mit kapazitiver Touch-Oberfläche und ist sowohl eine Steuerzentrale für Ihre MyHOME-Hausautomation als auch eine Video-Haustation mit integrierter Smartphone-Anbindung.

Über den HOMETOUCH steuern und verwalten Sie Ihre komplette Hausautomation, wie z. B. Licht und Rollläden betätigen, Heizung regeln, die Beschallung aktivieren, Szenarien abrufen, uvm.

Gleichzeitig ist der HOMETOUCH eine vollwertige Video-Haustation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Für die wichtigsten Sprechanlagen-Funktionen sind physische Tasten am Gerät vorhanden.

Mittels kostenloser App „Door Entry for HOMETOUCH“ (erhältlich für iOS und Android im jeweiligen Online-Store) bekommen Sie die komplette Funktionalität einer Sprechanlage auch auf Ihr Smartphone.



# BESTELL-/OFFERT FORMULAR




Ausfüllen und an **Legrand** per Mail: info@legrand.ch  
oder Fax senden: **056 464 67 60**

LEGRAND (SCHWEIZ) AG  
Industriestrasse 3 – CH-5242 Birr  
Tel. 056 464 67 67 - Fax 056 464 67 60  
www.legrand.ch



Kommission:	Firma: _____
	Kontakt: _____
	Strasse/Nr.: _____
Grossist/Filiale:	PLZ/Ort: _____
	Tel.: _____
	Fax: _____
	E-mail: _____
	Datum: _____

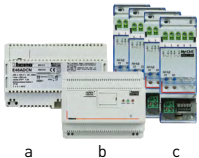

Ich bestelle  Bitte senden Sie mir eine Offerte

Artikel	Beschreibung	Anzahl TE	Preis/Stück abzüglich Ihr Rabatt	Menge
<b>STARTERKIT MYHOME_UP</b>				
<b>NEU</b> MHKAU01 405 989 101	 <p>a: 1 REG-Netzgerät E46ADCN b: 1 REG-Gateway MYHOMESERVER1 c: 4 REG-Schaltaktor 2-fach F411U2 (8 x 10 A)</p>	8 6 4 x 2	970.-	
<b>DIMM- UND SCHALTAKTOREN</b>				
F418U2 305 048 021	REG-Universal-Dimmaktor 2-fach für Energiespar- und LED-Lampen / 1 x 600 VA oder 2 x 300 VA	4	175.-	
F413N 405 660 401	REG-Steuereinheit 1–10 V 1-fach, 1x 55W (max. 10 Vorschaltgeräte)	2	105.-	
F429 405 670 101	REG-DALI Gateway 8 Kanal (nur pro Kanal adressierbar) / max. 16 Vorschaltgeräte pro Kanal	6	438.-	
BMSW1005 405 660 841	REG-Schaltaktor 8-fach ON-OFF / 8 x 16 A Halogen- oder 8 x 2,1 A LED-Lampen	10	285.-	
BMSW1003 405 660 541	REG-Schaltaktor 4-fach ON-OFF / 4 x 16 A Halogen- oder 4 x 2,1 A LED-Lampen	6	250.-	
F411U2 305 091 021	REG-Schaltaktor 2-fach ON-OFF / 2 x 10 A Halogen- oder 2 x 2 A LED-Lampen	2	80.-	
<b>JALOUSIE- / ROLLADENAKTOREN</b>				
F411/4 405 660 641	REG-Rollladenaktor 2-fach AUF-AB / 2 x 2 A	2	101.6	
F401 405 432 011	REG-Rollladenaktor 1-fach AUF-AB mit Einstellung der Zwischenposition / 1 x 2 A	2	80.-	
<b>TASTSENSOREN</b>				
0 675 52 305 078 001	EB-Tastensensor 2-fach zur Beleuchtung- und Rollladen-Steuerung		67	
574503 305 140 001	EB-Szenarientaster zum Abrufen von 4 Szenen / Weiss		104	
574504 305 140 841	EB-Szenarientaster zum Abrufen von 4 Szenen / Magnesium		104	
3477 305 018 901	Tasterschnittstelle 2-fach zum Einbinden konventioneller Schalter und Taster		53.7	
<b>BEWEGUNGSMELDER</b>				
574048 305 403 001	EB-Bewegungsmelder mit PIR+US / Weiss		165.-	
574098 305 403 841	EB-Bewegungsmelder mit PIR+US / Magnesium		165.-	
<b>RAUMTHERMOSTAT MIT DISPLAY UND HEIZUNGSAKTOREN</b>				
067459 305 418 091	EB-Raumthermostat mit Display 1,7"		115.-	
F430/4 405 710 001	Heizungsaktor 4-fach 4 x 1 A	2	150.4	
F430R8 405 711 401	Heizungsaktor 8-fach 8 x 1 A	4	135.-	

Unverbindliche Preisempfehlung abzüglich Ihr Rabatt und ohne MwSt.  
Irrtümer bleiben vorbehalten.

FLMHU18.DE

	Artikel E-No	Beschreibung	Preis/Stück abzüglich Ihr Rabatt	Menge
	<p><b>MyHOME Server1</b> 405 701 001</p>	<p><b>MyHOME_UP Server</b></p> <p>Der MyHOME_Up Server ermöglicht die Steuerung und die Automatisierung von Licht, Rollläden und Heizung. Es ermöglicht auch den Zugriff auf andere Systeme, wie zum Bsp. Musiksysteme von Nuvo (Bticino) und Sonos, smarte Beleuchtung von (Philips Hue, Lixf) und Smart TV von (Samsung , LG).</p> <p>Mit dem MyHOME_Up Server und der kostenlose App für Tablets und Smartphones (MyHOME_UP) können Sie alle Funktionen Ihres Hauses definieren und steuern, von Zuhause und von Extern via Legrand Cloud.</p> <p>Das Verbinden aller Geräte erfolgt automatisch via App Szenen können einfach via App eingestellt werden.</p> <p>Automatische Szenen lancieren beim Ankommen und Verlassen des Hauses.</p> <p>Automatische Szenen lancieren mit Meteo-Wetter-Vorhersagen.</p> <p>Zeitgesteuerte Szenen einfach via App einstellen.</p> <p>Erhalten von Push Nachrichten wenn Zuhause eine Aktion und Szene ausgeführt wird.</p> <p>Masse: 6 TE</p>	<p>698.-</p>	
	<p><b>MHSERVERKIT</b> 405 701 101</p>	<p>Das MyHOME_Up Server Kit enthält einen Acess-Point und einen MyHOMESERVER1</p>	<p>799.-</p>	
	<p><b>MHKAUP02</b> 405 701 201</p>	<p><b>MyHOME das montagefertige Smart-Home Set</b></p> <p><b>Für das SchalterprogrammArteor</b></p> <p>Das Smart-Home Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installationszubehör für den Kleinverteiler</li> <li>- 1 Stk. Bus-Netzgerät 27VDC, 1200mA, 8 TE, E46ADCN</li> <li>- 3 Stk. Aktor 2-Fach für Licht und Steckdose, 6 TE, F411U2</li> <li>- 1 Stk. Universal Dimmer 2-Fach, 300W max. pro Ausgang, 4 DIN-Module</li> <li>- 5 Stk. Aktor 4-Fach für Licht und Rollläden, 10 TE, F411/4</li> <li>- 1 Stk. MyHOME Server1, 6 DIN-Module</li> <li>• Installationszubehör für die Unterputzmontage</li> <li>- 2 Stk. Montage-Platten Gr. I</li> <li>- 6 Stk. Montage-Platten Gr. I+I</li> <li>- 3 Stk. Montage-Platten Gr. I+I+I</li> <li>- 14 Stk. Sensoren 2-Fach, 2-Fach, 067552</li> <li>- Wippen in zwei Farben (weiss und Magnesium)</li> </ul> <p>Die Rahmenplatten müssen separat bestellt werden</p>	<p>2'597.-</p>	

	Artikel E-No	Beschreibung	Preis/Stück abzüglich Ihr Rabatt	Menge
	<b>3488</b> 305 570 101	<p><b>HOMETOUCH 7"</b></p> <p>Touchscreen mit 7" Bildschirm und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Steuerzentrale der MyHome-Hausautomation (nur in Verbindung mit Server Best.Nr. MYHOMESERVER1). Zusätzlich enthalten ist die Funktion als Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App „Door Entry for Hometouch“ für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich. Abmessungen bei Aufputzmontage (B x H x T): 196 x 147 x 24 mm (zur Unterbringung der Anschlusskabel wird eine Standard UP-Dose empfohlen). Bei Verwendung der Unterputzdose Best. Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich 7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig.</p> <p><b>Netzgerät Art. 346020 als Zusatzspannungsversorgung</b> Hinweis: In Verbindung mit der Hausautomation ist der Hometouch 7" nur mit dem Server MyHome_Up (Best.Nr. MYHOMESERVER1) verwendbar! Kann auch ohne Hausautomation, nur als Videohausstation, betrieben werden.</p>	739.-	
	<b>3487</b> 305 990 001	<p><b>UP-Dose für HOMETOUCH 7"</b></p> <p>Unterputz-Dose für Hometouch 7" zur Realisierung einer Aufbauhöhe von 7 mm. Abmessungen (B x H x T): 180 x 130 x 35 mm</p>	19.-	
	<b>360811</b> 305 570 201	<p><b>UP-Video-Set Einfamilienhaus HOMETOUCH 7"</b></p> <p>Das Set enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine UP-Türstation Sfera New Allmetal mit 1 Ruftaste</li> <li>• Ein Weitwinkel-Audio-/Video-Modul LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70 x 20 mm)</li> <li>• Ein Netzgerät mit Video-Adapter Art. 346050, 6TE</li> <li>• Ein Zusatznetzgerät Art.346020</li> <li>• Ein Türöffnerrelais mit potentialfreiem Kontakt Art.346250</li> <li>• Eine AP-Video-Hausstation Hometouch Art.3488 mit integrierter Smartphone-Anbindung.</li> </ul> <p>Abmessungen der Türstation UP-Kaste (BxHxT): 117x123x45mm: Rahmen + Modulträger Türstation Sfera New (BxHxT): 138x144x15mm Abmessungen der Video-Hausstation (B x H x T): 180 x 130 x 35 mm</p>	1490.-	