

Kabeleinführungen IP 68/55

Kabelverschraubungen



384372



096807



386574

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Metrische Kabelverschraubungen IP 68 ohne Gegenmutter		
		- Polyamid PA6 UL94-V2 - Grau RAL 7001 - Glühdrahtprüfung 960 °C - Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C - Gummidichtung: wärmehärtendes Elastomer		
		Nenngröße	Dichtbereich (mm)	
			von	bis
50	384369	M 12	3,5	6,5
50	384370	M 16	4	8
50	384371	M 20	6	12
35	384372	M 25	13	17
20	384373	M 32	18	25
10	384374	M 40	22	32
5	384375	M 50	30	35
5	384376	M 63	35	44

		Kabelverschraubungen IP 55 ohne Gegenmutter		
		- Polyamid (PA) - Lichtgrau RAL 7035 - Glühdrahtprüfung 650 °C - Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C - geschlossene Durchführung - Dichtring aus Naturkautschuk - halogen- und silikonfrei		
		Metrische Kabelverschraubung		
		Nenngröße	Dichtbereich (mm)	
			von	bis
50	096800	M 12	4	6,5
50	096801	M 16	5	10
50	096803	M 20	10	14
50	096805	M 25	13	18
50	096806	M 32	18	25
50	096807	M 40	22	32
10	096808	M 50	30	38
10	096809	M 63	34	44

		PG-Kabelverschraubung		
		Nenngröße	Dichtbereich (mm)	
			von	bis
50	096820	PG 7	3	6
50	096821	PG 9	5	8
50	096822	PG 11	7	10
50	096823	PG 13,5	9	12
50	096824	PG 16	10	14
50	096825	PG 21	14	18
10	096826	PG 29	16	24
10	096827	PG 36	22	30
10	096828	PG 42	22	30
10	096829	PG 48	22	30

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Gegenmuttern
		- Glasfaserverstärktes (UL94-V0) Polyamid PA6 - Grau RAL 7001
		Metrische Gegenmuttern
50	386571	M 12 x 1,5
50	386572	M 16 x 1,5
50	386573	M 20 x 1,5
50	386574	M 25 x 1,5
25	386575	M 32 x 1,5
25	386576	M 40 x 1,5
10	386577	M 50 x 1,5
10	386578	M 63 x 1,5
		PG-Gegenmuttern
50	386561	PG 7
50	386562	PG 9
50	386563	PG 11
50	386564	PG 13,5
50	386565	PG 16
50	386566	PG 21
25	386567	PG 29
10	386568	PG 36
10	386569	PG 42
10	386570	PG 48



Abzweigdosens Plexo ab **S. 492**



Kunststoffgehäuse ab **S. 164**

 
Kabeleinführungen IP 68/55

Kabelverschraubungen

Technische Daten

Metrische Kabelverschraubungen IP 68 Abmessungen (mm)


ISO-Gewinde	Dimensionen (mm)		
Best.Nr.	LF	CH	L
384369	10	15	22
384370	10	19	26
384371	12	24	29
384372	15	33	35
384373	15	42	40
384374	17	53	49
384375	17	60	54
384376	18	68	54



Kabelverschraubungen IP 55 Abmessungen (mm)

Metrische Kabelverschraubung

Best.Nr.	Nenngröße	A max.	B	Ø D	C	Ø E	Ø Montagebohrung
096800	M 12	23	8	19	16	11,8	12,7
096801	M 16	28	15	25	22	15,8	16,2
096803	M 20	34	15	29	26	19,9	20,4
096805	M 25	36	15	35	30	24,8	25,4
096806	M 32	40	15	46	42	31,6	32,5
096807	M 40	47	18	53	52	39,8	40,5
096808	M 50	48	18	65	58	49,8	50,8
096809	M 63	55	18,5	71	66	62,6	64

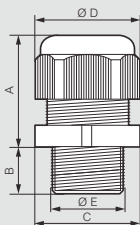

PG-Kabelverschraubung

Best.Nr.	Nenngröße	A max.	B	Ø D	C	Ø E	Ø Montagebohrung
096820	PG 7	23	8	17	15	21,1	12,7
096821	PG 9	27	8	22	19	15,1	15,2
096822	PG 11	31	8	25	22	18,2	18,6
096823	PG 13,5	32	9	27	24	20,2	20,4
096824	PG 16	32	10	29	27	22,3	22,5
096825	PG 21	35	11	39	33	28,1	28,3
096826	PG 29	41	11	46	42	36,9	37
096827	PG 36	50	14,5	59	53	46,4	47
096828	PG 42	52	14,5	66	59	53,5	54
096829	PG 48	52	15,5	70	64	59,9	60

Gegenmuttern

Abmessungen (mm)

Metrische Gegenmuttern

ISO-Gewinde	Dimensionen (mm)		
Best.Nr.	CH	S	Ø D
386571	19	5	21
386572	22	5	24
386573	26	6	28
386574	32	6	35
386575	41	7	43
386576	50	7	56
386577	60	8	66
386578	75	8	81



PG-Gegenmuttern

PG-Gewinde	Dimensionen (mm)		
Best.Nr. RAL7001	CH	S	Ø D
386561	19	5	21
386562	22	5	24
386563	24	5	26
386564	26	6	28
386565	32	6	35
386566	36	7	38
386567	46	7	51
386568	60	8	66
386569	70	8	76
386570	75	8	81